


Click-On™ Hangers for HELIAX® Coaxial Cables

Bulletin 237397 Revision G Page 1 of 2


CommScope Infrastructure Academy offers installation training.




Tower stand off adapter
Adaptador separador de torre
Adaptateur pour tours à montage vertical
Mastabstandhalter
Adaptador de ângulo de torre
塔式偏距转接头

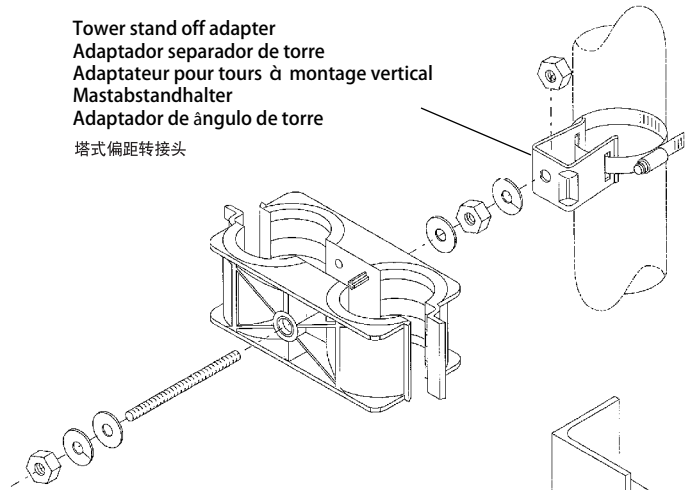


Angle adapter
Adaptador angular
Adaptateur d' angle
Winkeladapter
Adaptador em ângulo
斜角转接头

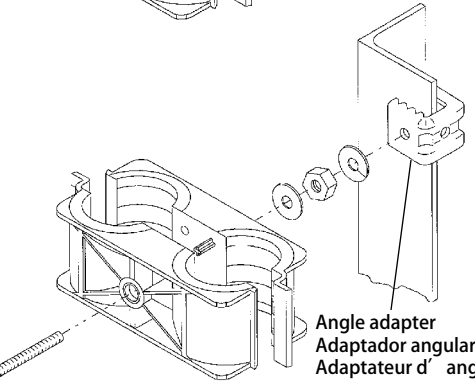

Ceiling adapter
Adaptador de techo
Adaptateur de plafond
Deckenadapter
Adaptador de teto
天花板转接头

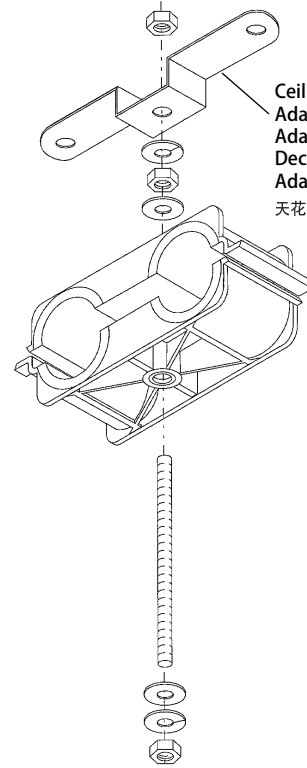

TORQUE
3 - 4 N•m
(2.2-3.0 ft-lb)

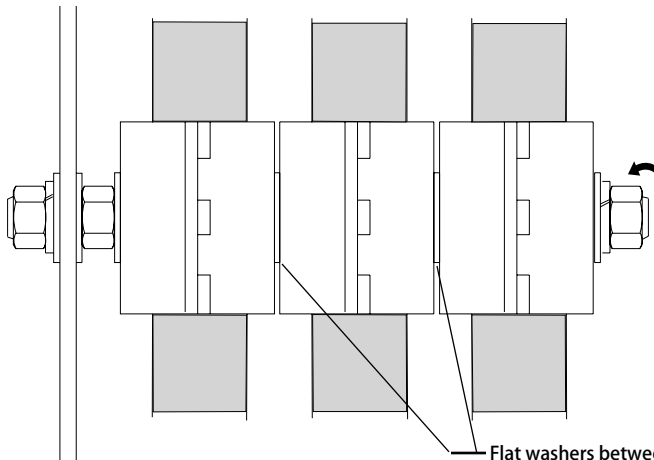

Flat washers between hangers
Arandelas planas entre soportes colgantes
Rondelles plates entre les supports
Flachscheiben zwischen Haltern
Arruelas lisas entre soportes
挂钩之间的偏平垫圈

Click-On™ Hangers
for HELIAX® Coaxial Cables

Bulletin 237397 Revision G Page 2 of 2

CommScope Infrastructure Academy offers installation training.

Hanger Soporte colgante Support Halter Suporte 挂钩	Maximum spacing Espaciado máximo Ecartement maximum Maximaler Abstand Espaço máximo 最大间隔	Cable Cable Câble Kabel Cabo 电缆	Hangers Soportes colgantes Supports Halter Suportes 挂钩	Hardware Equipo Matériel Beschlagteil Guarnições 构件	Metric Métrico Métrique Metrisch Métrico 公制	Hangers Soportes colgantes Supports Halter Suportes 挂钩	Cable Cable Câble Kabel Cabo 电缆
C2CLICK	3 ft (0.91 m)	3/8"	1, 2, 3	243095-1		3	3/8", 1/2", 5/8" 7/8"
RG8CLICK	3 ft (0.91 m)	3/8"		243095-2		3	5/8", 1-1/4", 1-5/8"
L4CLICK	3 ft (0.91 m)	1/2"	1, 2, 3	243095-3	x	3	3/8", 1/2", 5/8" 7/8"
L45CLICK	2 ft (0.61 m)	5/8"		243095-4	x	3	5/8", 1-1/4", 1-5/8"
L5CLICKB	3 ft (0.91 m)	7/8"	1, 2	243095-5		2	3/8", 1/2", 5/8" 7/8"
L5CLICKB	2 ft (0.61 m)	7/8"	3	243095-6		2	5/8", 1-1/4", 1-5/8"
L6CLICK	3 ft (0.91 m)	1-1/4"	1, 2	243095-7	x	2	3/8", 1/2", 5/8" 7/8"
L6CLICK	2 ft (0.61 m)	1-1/4"	3	243095-8	x	2	5/8", 1-1/4", 1-5/8"
L7CLICK	3 ft (0.91 m)	1-5/8"	1	243095-9		1	3/8", 1/2", 5/8" 7/8"
L7CLICK	2 ft (0.61 m)	1-5/8"	2, 3	243095-10		1	5/8", 1-1/4", 1-5/8"
				243095-11	x	1	3/8", 1/2", 5/8" 7/8"
				243095-12	x	1	5/8", 1-1/4", 1-5/8"
				243095-1G		3	3/8", 1/2", 5/8", 7/8"
				243095-2G		3	5/8", 1-1/4", 1-5/8"

CommScope

1100 CommScope Place SE P.O. Box 339, Hickory, NC 28603-0339
(828) 324-2200 (800) 982-1708
www.commscope.com

Customer Service 24 hours

North America: +1-800-255-1479 (toll free)
Any country: +1-779-435-6500
email: acicustomersupportcenter@commscope.com

Notice: CommScope disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.
Aviso: CommScope no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.
Avis : CommScope décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.
Hinweis: CommScope lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.
Atenção: A CommScope abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.
Avvertenza: CommScope declina eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di procedure di installazione, ispezione, manutenzione e smontaggio improprie o poco sicure.
注意: CommScope 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負任何義務和責任